


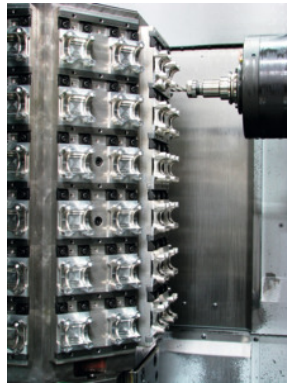

Pitbull spanklem mes, Schroefdraad M: M10



Bestelgegevens

Bestelnummer	370025 M10
GTIN	4046368563708
Artikelklasse	37M

Omschrijving

Uitvoering:

- **Klemstuk inclusief binnenzeskantbout DIN912 met oliebestendige o-ring.**
- **Betrouwbaar, nauwkeurig spannen.**
- **Compacte afmetingen, daardoor weinig storende contouren.**

Mesklemkant voor onbewerkte delen.

Toepassing:

Ideaal voor meervoudig spannen.

Technische beschrijving

H ₁	11,4 mm
Materiaal	Staal
H	18,03 mm
B _{H9}	25,4 mm
Spankracht	26 kN
Klemweg	1,7 mm

Klembreedte	25,4 mm
Schroefdraad M	M10
B ₁	10,2 mm
Hoogte H ₂	6,3 mm
Maximaal aanhaalmoment	40 Nm
Producttype	Installatie-spansysteem