


Veiligheids-vloerelement van staal, Breedte x diepte: 2000X500mm

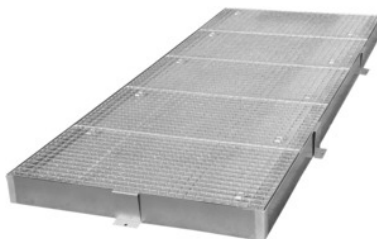

Bestelgegevens

Bestelnummer	982500 2000X500
GTIN	4260139976102
Artikelklasse	96U

Omschrijving

Uitvoering:

Bakconstructie van 3 mm verzinkt plaatstaal (hoge corrosiebescherming), met uitneembare, zwaar belastbare roosters. Berijdbaar met handhefwagen, op aanvraag ook met heftruck of vrachtwagen.

Toepassing:

Voor het veilig opslaan van vloeistoffen die schadelijk zijn voor water van de GHS-categorieën 1 - 4 en ontvlambare vloeistoffen van de GHS-categorieën 1 - 3. Spat- en lekkagebescherming bij opslag, overgieten en omslaan. Geschikt voor het inrichten van transportroutes en het opslaan van lege artikelen. Afzonderlijke segmenten kunnen naar keuze onderling worden gecombineerd.

Norm:

Gefertigt gemäß §19 WHG mit Ü-Zeichen gemäß StaWaR.

Technische beschrijving

Bakhoogte	123 mm
Opvangvolume	85 l
Gewicht	100 kg
Wiellast	450 kg
Oppervlaktebelasting	5000 kg/m ²

Opbergen	Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Opbergen	Opslag gevarenklasse voor water 1-3
Materiaal	verzinkt
Producttype	Bodembeschermbak