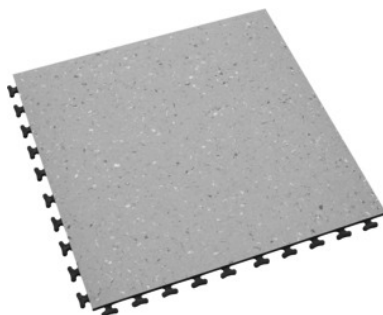


ESD-vloerplaat, Kleur: DARKGREY**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972585 DARKGREY
GTIN	4057989080017
Artikelklasse	98E

Omschrijving**Uitvoering:**

PVC-platen met telkens 2 zijden met positieve en 2 zijden met negatieve vertanding.
Lekweerstand ca. $10^6 \Omega$. Glad oppervlak en afvoerende onderlaag met honingraatstructuur.

Geschikt voor transportvoertuigen, heftrucks en vorkheftrucks: tot een totaalgewicht van 2,5 t bij harde banden en 5 t bij luchtbanden. Statisch: 50 kg/cm^2 .

Dankzij de bijzondere constructie van de vloerplaten kunnen snel grotere afleidende industriële vloeren worden belegd. Ze kunnen op alle harde onderbodems (deze moeten alleen relatief egaal zijn, versleten en vochtige bodems zijn mogelijk) en op tapijtbodems met minimale of helemaal geen voorbereiding worden gebruikt. Donkergrijs gemarmerd.

Opmerking:

Aarding van de vloerbedekking via koperkabel nr. 972591 en aardingsset nr. 972590. A.u.b. apart bestellen. De aansluiting van de aarding moet worden uitgevoerd door een specialist.

Technische beschrijving

Dikte	10,5 mm
Gewicht	4,5 kg
Materiaal	PVC
Lekweerstand	$10^6 \Omega$

Oppervlak	glad
Breedte	60,8 cm
Kleur	donkergrijs gemarmerd
ESD-uitrusting	ja
Lengte	60,8 cm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	ESD-vloermat