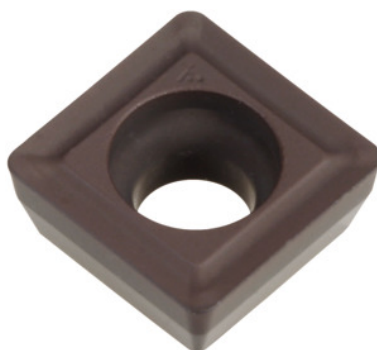


Garant**SOGX 070306, HB6715, Type: GG**

Bestelgegevens

Bestelnummer	234057 GG
GTIN	4045197742353
Artikelklasse	21E

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

Advies:

Bij het aanboren met houder nr. 234015 en nr. 234025 de voeding tot 70% reduceren.

Opmerking:

Niet als binnensnikkant gebruiken (absoluut noodzakelijk voor binnensnikkant = snijmateriaalsoort HB630).

Voeding f: 0,05 - 0,22 mm/omw.

Technische beschrijving

Type	GG
Serie	POWER DRILL
Aantal wisselingen/snikkanten	4
ISO-code wisselplaat	SOGX 070306
Soort	HB6715
Snijmateriaal	HM

Voeding f	0,05 - 0,22 mm/omw.
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
droog	geschikt		