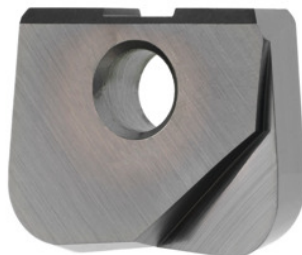


Garant**Freeswisselplaat Ø 16 mm, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212727 ST1400
GTIN	4045197761668
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.

· **Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid: $\pm 0,015$ mm.**

Toepassing:

Torusplaten met hoekradius. Voor snijkraftvermindering en vermindering van trillingen.

Voeding f_z in staal < 1400 N/mm²: 0,3 mm

Soort: HB7520

Technische beschrijving

Type	ST1400
Soort	HB7520
Hoekradius	3 mm
Snijmateriaal	HM
Hoekradius R	3 mm
Voeding f_z in aluminium kortspanend	0,3 mm

Voeding f_z in staal < 1400 N/mm ²	0,3 mm
Aantal wisselingen/snijanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen