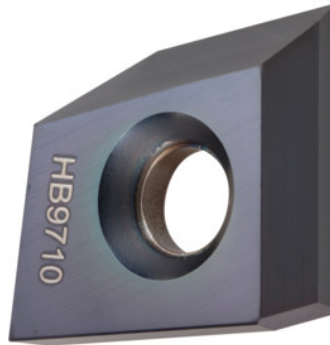


Garant**BGHX 15L5 PCTR, HB9710, Type: GG****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214547 GG
GTIN	4045197762108
Artikelklasse	21B

Omschrijving**Toepassing:**

Voor oppervlakken met een ruwdiepte onder $R_z 3 \mu\text{m}$. Alleen droge bewerking.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 1 \times D / a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ max}} = 5 \text{ mm}$.

Voeding f_z per tand: 0,2 mm

Technische beschrijving

Type	GG
Voeding f_z per tand	0,2 mm
ISO-code wisselplaat	BGHX 15L5 PCTR
Soort	HB9710
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG(G)	geschikt	220 m/min	K
droog	geschikt		