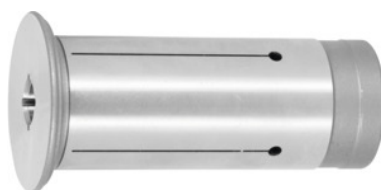


Garant**Gesleufde reduceerhuls met koeling, Ø 32 mm, Span-Ø D1: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302175 14
GTIN	4045197763280
Artikelklasse	31G

Omschrijving**Uitvoering:****Met koelkanaalsleuven.****Toepassing:**

- **Voor boren, ruimen en frezen en gereedschapsslijpen.**
- **Optimale flexibiliteit dankzij spandiameter-reductie.**
- **Het hoogste draaimoment garandeert meer verspaningsvolume ten opzichte van een directe spanning.**
- **Rondloopnauwkeurigheid $\pm 5 \mu\text{m}$ (systeemnauwkeurigheid bij $3 \times D$).**
- **Rondloopnauwkeurigheid $\pm 2 \mu\text{m}$ (voor reduceerhuls).**
- **Toepasbaar in alle gangbare hydrodehn-spanhouders.**

T.b.v.:Hydrodehn-spanhouder **met span-Ø 32 mm.****Technische beschrijving**

Totale lengte L	63,5 mm
Ø D	32 mm
Span-Ø D ₁	14 mm
Productnaamattribuut	Ø 32 mm
Rondloopnauwkeurigheid systeem	5 μm
Producttype	Reduceerhuls

