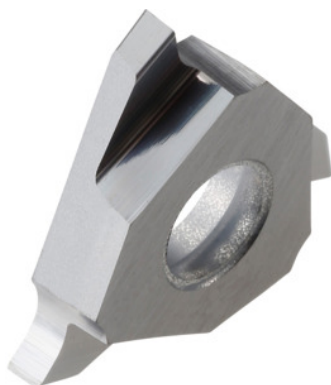


**Garant****Insteekplaat links, HU9315, Spiebaanbreedte m (H13): 2,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273906 2,5
GTIN	4045197768438
Artikelklasse	21J

**Technische beschrijving**

$t_{\max}$	2,5 mm
Snijkantbreedte w	2,5 mm
Spiebaanbreedte m (H13)	2,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoekradius R	0,2 mm
Wisselplaatindeling	links
Soort	HU9315
Groeven volgens norm	DIN 471
Groeven volgens norm	DIN 472
Aantal wisselingen/snijkanten	3

Hoofdtoepassing	N
Snedeccondities	continu
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 280 mm/min
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	280 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	280 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	170 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	50 m/min	S
CuZn	beperkt geschikt	200 m/min	N
Grafiet	beperkt geschikt	70 m/min	N
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		