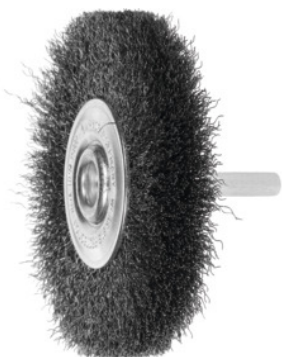


LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde borstel op stift Staaldraad 0,20 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 80X18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574100 80X18
GTIN	4017359015810
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **schacht-Ø 6 mm.**

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect. Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

Technische beschrijving

Borstel-Ø D ₁	80 mm
Maximaal toerental	15000 min ⁻¹
Lengte borsteldeel H ₁	20 mm
Bezettingsbreedte L ₁	13 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Bezettingmateriaal	Staaldraad

Draaiing van draaddelen

gegolfd

Producttype

Ronde borstel