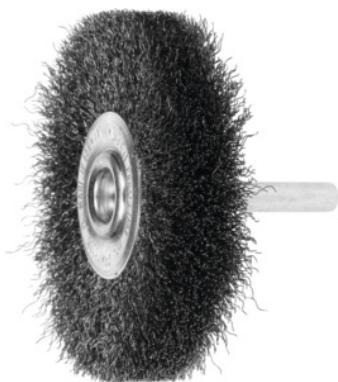


LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde borstel op stift Staaldraad 0,20 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 70X16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574100 70X16
GTIN	4017359042823
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **schacht-Ø 6 mm.**

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect. Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

Technische beschrijving

Lengte borsteldeel H ₁	19 mm
Maximaal toerental	15000 min ⁻¹
Borstel-Ø D ₁	70 mm
Bezettingsbreedte L ₁	14 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Bezettingmateriaal	Staaldraad

Draaiing van draaddelen	gegolfd
Producttype	Ronde borstel