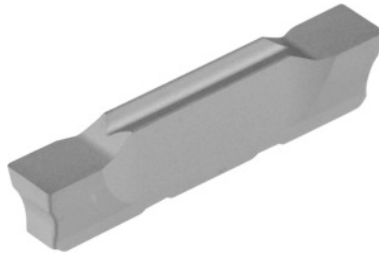


Garant**Steekplaat Onbewerkt deel, HU7310, Steekbreedte w: 2,2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273696 2,2
GTIN	4045197578952
Artikelklasse	21L

Omschrijving**Toepassing:**

Voor het slijpen van gewenste vormen.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	2,2 mm
Snijmateriaal	HM
Coating	ongecoat
Hoofdtoepassing	N
Neventoepassing	Ti
Soort	HU7310
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	350 m/min	N

Gegevensblad

Aluminium (kortspanend)	geschikt	350 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	50 m/min	S
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		