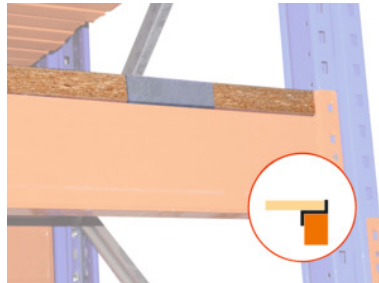


Spaanplaat, Geschikt voor liggerlengte: 2700/50mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	991425 2700/50
GTIN	4058255037865
Artikelklasse	96P

Omschrijving**Uitvoering:**

Spaanplaat 38 mm dik, inclusief Z-plaat (tegen verschuiven van de spaanplaat).

Toepassing:

Voor de opslag van losse delen. Voor de bescherming van doorritten en gangen.

Technische beschrijving

Belastbaarheid	1350 kg
Lengte	2700 mm
Geschikt voor liggerdiepte	50 mm
Diepte	1100 mm
Dikte	38 mm
Toepassingsgebied	Palletstelling
Producttype	Spaanplaat