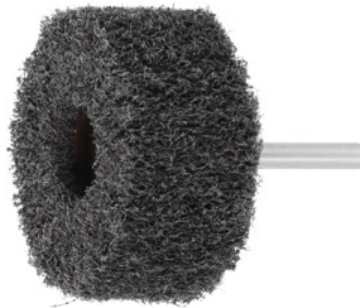


**HOLEX****Lamellenslijpers Vlies (SiC), grof, Kop-Ø×kopbreedte: 80X50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554971 80X50
GTIN	4045197803979
Artikelklasse	52E

**Omschrijving****Uitvoering:**

waaivormige plaatsing van de vlieslamellen rondom de as van het gereedschap. Schacht-Ø 6 mm.

De scherpe siliciumcarbide-korrel (SiC) zorgt voor een agressief schuurgedrag en een **licht glanzende afwerking**.

**Toepassing:**

voor het verwijderen van vuil- en oxidelagen op metaal, alsook voor het matteren van Cr-Ni en overige edelstalen en van non-ferrometalen.

**Technische beschrijving**

Kop-Ø	80 mm
Aanbevolen toerental	4000 min <sup>-1</sup>
Schacht-Ø	6 mm
Maximaal toerental	7000 min <sup>-1</sup>
Kopbreedte	50 mm
Slijpmiddel	Siliciumcarbide

Slijpmiddelaanduiding	SiC
Korrelvergelijking	100
Fijnheidsgraad	grof
Productnaamattribuut	grof
Producttype	Lamellenslijpers

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		