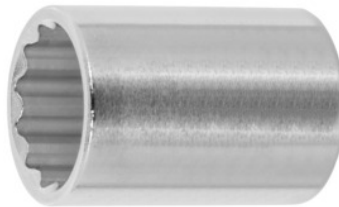


**Garant****12-kant dop, 1/4 inch, Sleutelwijdte: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	630929 14
GTIN	4062406231156
Artikelklasse	61A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Binnen vierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties en **HT-Drive**-profiel worden de boutkoppen en moeren gespaard. Dunwandig, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten.

**Norm:****DIN 3124****Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Opmerking:**

GARANT en HOLEX 12-kant doppen ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 630932; HOLEX: nr. 630962).

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte	14 mm
Ø uitgangzijde	19,6 mm
Lengte	25 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch

Bitsoort	12-kant dopsleutel
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Dop