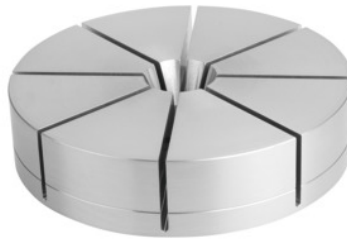


**Spantang mechanisch Binnenspanning, Buiten-Ø D: 65 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370127 65
GTIN	4059245292585
Artikelklasse	37K

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Voor het spannen van werkstukken met complexe contouren, voor een 5-zijdige bewerking.
- Minimale opspandiepte van 2 mm.
- Spanslag 0,3 mm.

**Materiaal:**

Hoogvast aluminium.

**Levering:**

Spanring voor bewerking.

**Opmerking:**

Voor de binnenspanning is de trekconus nr. 370128 nodig (zie reserveonderdelenlijst).

Hoogte H: 25 mm

Maximale bewerkingsdiepte T: 10 mm

**Technische beschrijving**

Uitvoering	Binnenspanning
Hoogte H	25 mm
Maximale bewerkingsdiepte T	10 mm
Spanslag	0,3 mm

Producttype

SPANKOP

---

**Accessoires**

Trekconus Type 65

370128 65

Opname voor mechanische spantang Buiten-Ø D 65 mm

370125 65