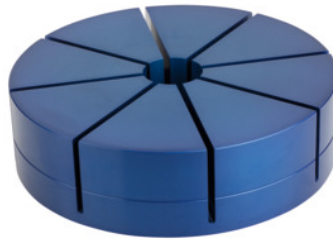


**Spantang mechanisch Buitenspanning, Buiten-Ø D: 90mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370126 90
GTIN	4059245292554
Artikelklasse	37K

Omschrijving**Uitvoering:**

- Voor het spannen van werkstukken met complexe contouren, voor een 5-zijdige bewerking.
- Minimale opspandiepte van 2 mm.
- Spanslag 0,3 mm.

Materiaal:

Hoogvast aluminium.

Levering:

Spanring voor bewerking.

Technische beschrijving

Uitvoering	Buitenspanning
Hoogte H	35 mm
Maximale bewerkingsdiepte T	15 mm
Spanslag	0,3 mm
Producttype	Spantang

Accessoires

Opname voor mechanische spantang Buiten-Ø D 90 mm

370125 90