


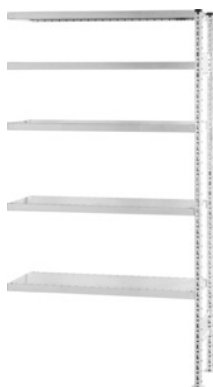

## Legbord-aanbouwstelling, Diepte 500 mm, Hoogte / legbord breedte: 2281/1300 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	990463 2281/1300
GTIN	4052941784989
Artikelklasse	96P

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Legbord-inhaakstelling in twee veldlengtes 994 mm en 1282 mm. Volledig verzinkt met 5 legborden, verstelbaar in een raster van 53 mm. Gelaste profielen en bodems. Montage zonder gereedschap, probleemloos uit te breiden. Gedeelde stellingstanders maken transportoptimalisering mogelijk.

**Totale veldbelasting:** 1900 kg per veld.

#### Omschrijving:

#### Opbouwmaten:

**Basisstelling:** nominale lengte 1300 mm + 44 mm

**Aanbouwstelling:** nominale lengte 1300 mm + 13 mm

#### Opmerking:

- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**
- **Eenzijdig te gebruiken vanwege versteviging door steunkruis.**
- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 595 mm bedragen.**
- **Aflevering zonder montage.**
- **Geoptimaliseerd voor transport - verzending in 2 postpakketten, geen palletverzending.**

Materiaal: verzinkt

Legbord breedte binnenwerkse maat: 1282 mm

Belastbaarheid per inlegdeel: 150 kg

## Technische beschrijving

Belastbaarheid per inlegdeel	150 kg
Legbord breedte binnenwerkse maat	1282 mm
Legbord dikte	40 mm
Hoogteverstelling in raster	53 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt
Productnaamattribuut	Diepte 500 mm
Producttype	Legbordstelling