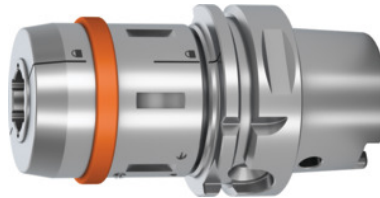


Garant**Krachtspanhouder met borgfunctie, HSK-A 100, Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	305560 20
GTIN	4062406261269
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Zeer hoge spankracht verlengt de standtijd en verbetert het oppervlak.**
- **Centrische gereedschapsopspanning met optimale rondloopnauwkeurigheid.**
- **Geïntegreerde lengte-instelschroef.**
- **Inwendige koelvloeistoftoevoer.**

Voordeel:

Snelle en eenvoudige beveiliging tegen eruit trekken van de frees via het HB (Weldon)-oppervlak. Vormgebonden verbinding tussen frees en opname. Compacte, met betrekking tot trillingen geoptimaliseerde contour.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht en HB-oppervlak. Uitstekend geschikt voor zware verspaning (HPC, TPC).

Levering:

Inclusief spanmoer.

Accessoires:

koelvloeistofleiding nr. 309880.

Verspaningsstrategie: HPC

Afkoppellengte A-maat: 105 mm

Spantangbuiten-Ø D: 50 mm

Spankracht tot: 900 Nm

Geschikte haaksleutel nr. 628400: 45/50

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	20 mm
Afkoppellengte A-maat	105 mm
Spantangbuiten-Ø D	50 mm
Geschikte haaksleutel nr. 628400	45/50
Spankracht tot	900 Nm
Opname	HSK-A 100
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krachtspanhouder

Accessoires

HSK-koelvlloeistofleiding Voor HSK 100	309880 100
--	------------