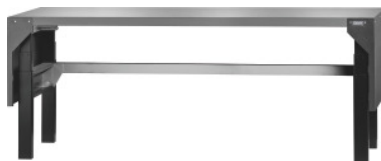


Garant**Elektrisch in hoogte verstelbare werkplek Belastbaarheid max. 250 / 200 kg
Eluplan-blad donker, Type: 2000/S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	920301 2000/S
GTIN	4062406261665
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Frame met hefunit met dwarsschoren aan zij- en achterkant voor stabilisatie. 50 mm dik blad van Eluplan donker. Werktafel **met** scheidingsplaten, serieopstelling mogelijk.

Kleur:

In hoogte verstelbare poten zwart, dwarsschoren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Advies:

Licht montagewerk zittend en staand.

Opmerking:

Op grond van de maximale belastbaarheid mogen alleen verrijdbare behuizingen worden gebruikt. Geen behuizingen onder het werkblad monteren. Andere aanbouwdelen reduceren de belastbaarheid overeenkomstig. Levering volledig gemonteerd.

Technische beschrijving

Hefsnelheid	38 mm/s
Werkblad dikte	50 mm
Diepte	750 mm
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	720 - 1200 mm
Gewicht	119 kg
Werkblad lengte	2000 mm

ComfortClose	nee
Werkblad diepte	750 mm
Maximale belastbaarheid	200 kg
Breedte	2000 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	200 kg
Stekkertype ingang	F
Nominale spanning	250 V
Materiaaldikte	1 mm
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
Producttype	Werktafel