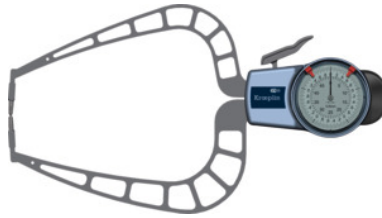


Kroepelin
Längenmesstechnik**Buitensneltasters met klok, Meetbereik: 0-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	438555 0-50
GTIN	2050002043459
Artikelklasse	46Q

Omschrijving**Uitvoering:**

1 Vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. De verplaatsing van de beweegbare tastarm wordt overgebracht naar de meetklok. Het meetresultaat kan direct worden afgelezen.

Funcctie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor het snel meten van buitengroeven, wanddiktes, platen, pijpwallen, folies, etc.

Technische beschrijving

Maximale tastarmlengte L (meetdiepte)	167 mm
Meetbereik	0 - 50 mm
Maximale afwijking	0,05 mm
Aflezing	0,05 mm
HM-tasterkogel-Ø	3 mm
Meetklok-Ø	66 mm
IP-klasse	IP 65

Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Kalibratie	C7
Producttype	Sneltaster voor buiten

Dienstverlening

DAkS-kalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023460 S
KalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023450 S