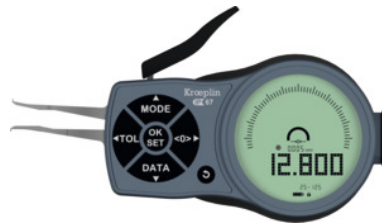


Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitale binnensneltaster, Meetbereik: 2,5-12,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	438965 2,5-12,5
GTIN	2050002040939
Artikelklasse	46Q

Omschrijving**Uitvoering:**

1 vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. **Digitale weergave van de absolute waarde.**

Door het invoeren van **presetwaarden** kunnen vanuit een willekeurige waarde de afwijkingen worden bepaald.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 2 batterijen nr. 081561 maat LR3, gebruiksaanwijzing.

Accessoires:

Datakabeladapter nr. 498954 gr. A2; datakabel nr. 497440; draadloze adapter nr. 498954 gr. A5.

Technische beschrijving

Herhalingsnauwkeurigheid	0,005 mm
Aantal inbegrepen batterijen	2
Minimale groefbreedte	0,4 mm
Meetkracht	0,8 - 1,2 N
Meetbereik	2,5 - 12,5 mm

Maximale afwijking	0,015 mm
Radius van mes	0,1 mm
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte)	12 mm
Maximale groefdiepte	0,7 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,002 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,05 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,005 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,01 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,02 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,001 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Bluetooth-interface
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	C7
Producttype	Binnensneltaster

Dienstverlening

KalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023450 S
DAkKS-kalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023460 S

Accessoires

Aansluitkabel Type D2	497440 D2
-----------------------	-----------

Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Aansluitadapter Type A2	498954 A2
Aansluitkabel Type USB2	497440 USB2
Aansluitkabel Type D1	497440 D1
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965