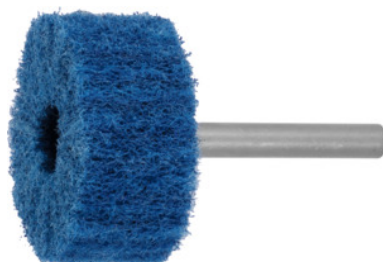


Garant**Lamellenslijpers Vlies (ZA), fijn, Kop-Ø×kopbreedte: 40X20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554908 40X20
GTIN	4062406272357
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

Waaivormige plaatsing van de vlieslamellen rondom de as van het gereedschap. Schacht-Ø 6 mm.

Bijzonder resistent vlies met fijne structuur en zirkoonkorund (ZA). **Ideaal voor de bewerking van edelstaal.**

Toepassing:

Voor het verwijderen van vuil- en oxidelagen op metaal, alsook voor het matteren van Cr-Ni en overige edelstalen en van non-ferrometalen.

Technische beschrijving

Schacht-Ø	6 mm
Kopbreedte	20 mm
Maximaal toerental	14000 min ⁻¹
Kop-Ø	40 mm
Aanbevolen toerental	7500 min ⁻¹
Slijpmiddelaanduiding	ZA
Korrelvergelijking	280

Fijnheidsgraad	fijn
Productnaamattribuut	fijn
Producttype	Lamellenslijpers

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		