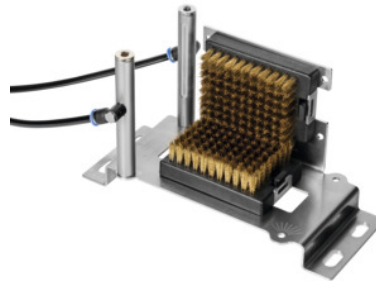


Garant**Gereedschapsreinigungsstation, Uitvoering: TC1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	358955 TC1
GTIN	4062406278427
Artikelklasse	31E

Omschrijving**Uitvoering:**

Basisframe van roestvrij geborsteld edelstaal voor de opname van meegeleverde messingborstels. Bovendien kunnen twee edelstalen nippels 358959 voor aansluiting op perslucht op vier posities worden gemonteerd. Uit te breiden met een derde borstel voor het reinigen van langer gereedschap of gereedschapsschachten, met behulp van uitbreidingsmodule 358957 1.

- **Verwijdert spanen en koelvloeistoffresten tijdens uw geautomatiseerde verspaningsproces.**
- **Vermindert het risico van beschadigingen aan uw machines, onderdelen en gereedschap.**
- **Reinigt o.a. frezen, boren en tappen van aangehechte spanen en biedt zo een proceszekere productie.**
- **Click&Clamp- Verwisselbare borstels voor individuele toepassing.**

Toepassing:

Voor het reinigen van het gereedschap en de gereedschapsopname, met name bij geautomatiseerde productie. Montage van het reinigungsstation voor vastschroeven in de machineruimte of met optionele magneetvoeten 358958 1. Door axiaal en radiaal over de borstels te bewegen, wordt het gereedschap of de gereedschapsopname bij tegengestelde rotatiebeweging gereinigd.

Levering:

Basisframe, 2 nippels 358959 Air, 1 borstelset 358956 1, 2 persluchtaansluitingen met Y-stuk en 1,5 m slang.

Lengte L: 220 mm

Breedte B: 96 mm
Hoogte H: 125 mm

Technische beschrijving

Lengte L	220 mm
Breedte B	96 mm
Hoogte H	125 mm
Producttype	Reinigingsstation

Accessoires

Reinigingsborstels, 2-delige set Type 2	358956 2
Nippel voor gereedschapsreinigingsstation Type HYDRO	358959 HYDRO
Nippel voor gereedschapsreinigingsstation Type AIR	358959 AIR
Reinigingsborstels, 2-delige set Type 1	358956 1
Magneetvoeten, 4-delige set Type 1	358958 1
Borstel-uitbreidingsmodule Type 1	358957 1
Reinigingsborstels, 2-delige set Type 3	358956 3