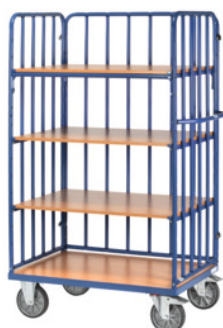


**Etagewagen met 3-zijdige buissteunen en 4 laadvlakken, Type: 8313-1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919881 8313-1
GTIN	4017976831312
Artikelklasse	96F

Omschrijving**Uitvoering:**

Gelaste stalen buis en profielstaal, korte zijden met verticale buissteunen met een tussenruimte van 130 mm. Een lange zijde met buissteunen voor het inhangen. Plateaus van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor. Inlegdelen verstelbaar in een raster van 100 mm. Onderste inlegdeel niet verstelbaar. 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden en naven met groefkogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Hoogteverstelling in raster: 100 mm

Hoogte: 1800 mm

Breedte: 1369 mm

Diepte: 830 mm

Laadvlakbreedte: 1200 mm

Laadvlakdiepte: 800 mm

Laadvlakhoogte 1: 269 mm

Technische beschrijving

Gewicht	114 kg
Belastbaarheid totaal	600 kg
Wiel-Ø	200 mm
Breedte	1369 mm
Hoogte	1800 mm
Laadvlakhoogte 2	669 mm
Belastbaarheid per inlegdeel	90 kg
Laadvlakdiepte	800 mm
Laadvlakhoogte 1	269 mm
Diepte	830 mm
Laadvlakhoogte 3	1069 mm
Laadvlakhoogte 4	1469 mm
Laadvlakbreedte	1200 mm
Hoogteverstelling in raster	100 mm
Producttype	Etagewagen