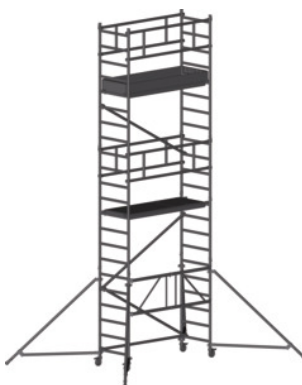


**Inklapbare steiger, normale uitvoering, Platformhoogte: 4550mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	966311 4550
GTIN	4003866535156
Artikelklasse	96Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Inklapbare steiger met eenvoudige eenhandsbediening van het klapframe met robuuste vergrendelknop: Vastzetten en losmaken met slechts één klik. Gepatenteerde bordplank-eenheid. Lichtlopende opsteekgeleiding van harde kunststof: geen kanteling bij het samenstellen van de opsteekframes. Steigerbreedte: 0,72 m; steigerlengte: 1,8 m . inclusief zwenkwielen met vergrendeling Ø 125 mm. Uit te breiden tot max. 7,65 m werkhoogte.

Norm:

EN 1004 (Gerüstklasse 3, belastbar bis 200 kg/m²).

Technische beschrijving

Gewicht	111,2 kg
Steigerhoogte	5,65 m
Werkhoogte ca.	6,55 m
Klimtechniek draagvermogen	200 kg
Producttype	steiger

