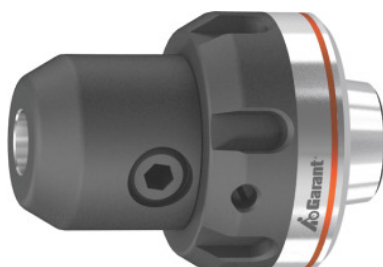


**Garant****Snelwisseladapter, Weldon met buitenmoer ER 32, Span-Ø: 12mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 319762 12     |
| GTIN          | 4062406328740 |
| Artikelklasse | 31V           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Tweedelige uitvoering bestaande uit basisdeel en precisie-spanmoer.
- Van hoogwaardig gereedschapsstaal, alle functievlakken gehard en nabewerkt.

**Voordeel:**

Extreem eenvoudig te bedienen snelwisselsysteem voor aangedreven gereedschap (AGW). Snelwissel-adapter met gereedschap voorbereiden en via AGW inwisselen. De spanmoer is kogelgelagerd.

Multiflexibele toepassing:

- snel en eenvoudig wisselen van de adapters bij de gebruikte AGW.
- Geschikt voor alle aangedreven gereedschappen van verschillende producenten met ER-spantangaansluiting.

**Toepassing:**

Voor boor- en freesbewerking bij aangedreven gereedschap met ER-spantangaansluiting.

**Technische beschrijving**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Afkoppellengte A-maat  | 50 mm |
| Inwendige koeling      | ja    |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3   |
| Buiten-Ø D             | 49 mm |

Producttype

Snelwisseladapter