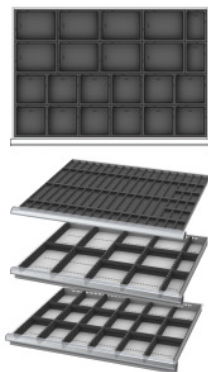


Garant GRIDLINE

Indelingsmateriaal voor gereedschapskast 40×28G, 36×24G, Type: 1000/7**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931321 1000/7
GTIN	4062406338763
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Indelingsmateriaal voor 4 lades van de gereedschapskast. Bestaande uit GARANT inzetbakken met insteekschotjes en sleufscheidingsstrips met randstrips en insteekscheidingsschotten.

T.b.v.:

GARANT GridLine gereedschapskasten nr. 931305 gr. 1000/8.

Levering:

Nr. 950550 maat 75/2, nr. 950560 maat 50/2, nr. 950570 maat 100/2, nr. 950570 maat 125/3.

Technische beschrijving

Nuttig ladeoppervlak in G	36×24
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×24G
Producttype	Lade-indeling

Accessoires

Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951580 125
Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951530 100
easyPick onderdelenbakkenhoogte 50 mm Breedte×diepte in G / type 4X6/1	951251 4X6/1
Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951530 125
Inzetbak-insteekschotjesSet 10-delig Type B	951275 B
Insteekscheidingschotten,breedte 8G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951781 125
easyPick onderdelenbakkenhoogte 50 mm Breedte×diepte in G / type 6X8/1	951251 6X8/1
Insteekscheidingschotten,breedte 6G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951761 100
Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte×diepte in G / type 6X8/3	951415 6X8/3
Insteekscheidingschotten,breedte 4G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951741 125
easyPick onderdelenbakkenhoogte 50 mm Breedte×diepte in G / type 6X6/1	951251 6X6/1
Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951580 100