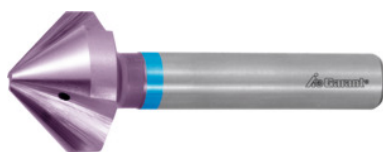


**Garant**
**Precisie-verzinkboor HSS-Co8 90°, TiCN, Buiten-Ø Dc: 16,5 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	150383 16,5
GTIN	4045197445759
Artikelklasse	11M

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

**Precisie-verzinkboor met 3 snijkanten**, radiaal achtergeslepen. Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 3

Aantal snijkanten Z: 3

Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf: 3,2 mm

Totale lengte L: 60 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991: M8

Voeding f in RVS < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm/omw,

**Technische beschrijving**

Schachttolerantie	h9
Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf	3,2 mm
Voorboor-Ø	3,2 mm
Buiten-Ø	16,5 mm
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991	M8
Voeding f in RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/omw,
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	10 mm

Totale lengte L	60 mm
Aantal snijkanten Z	3
Coating	TiCN
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Snijmateriaal	HSS Co 8
Norm	DIN 335 C
Schacht	Cilinderschacht met h6
Inwendige koeling	ja
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor