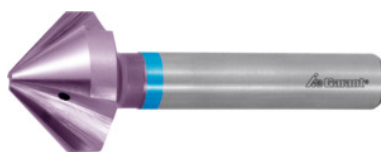


Garant
Precisie-verzinkboor HSS-Co8 90°, TiCN, Buiten-Ø Dc: 20,5 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	150383 20,5
GTIN	4045197445766
Artikelklasse	11M

Omschrijving
Uitvoering:

Precisie-verzinkboor met 3 snijkanten, radiaal achtergeslepen. Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 3

Aantal snijkanten Z: 3

Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf: 3,5 mm

Totale lengte L: 63 mm

Schacht-Ø D_s: 10 mm

Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991: M10

Voeding f in RVS < 900 N/mm²: 0,08 mm/omw,

Technische beschrijving

Buiten-Ø	20,5 mm
Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf	3,5 mm
Voeding f in RVS < 900 N/mm ²	0,08 mm/omw,
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991	M10
Schachttolerantie	h9
Voorboor-Ø	3,5 mm
Schacht-Ø D _s	10 mm

Totale lengte L	63 mm
Aantal snijkanten Z	3
Coating	TiCN
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Snijmateriaal	HSS Co 8
Norm	DIN 335 C
Schacht	Cilinderschacht met h6
Inwendige koeling	ja
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor