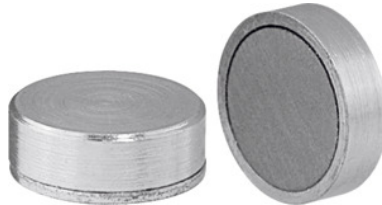


Platte grijpermagneet zonder schroefdraad, SmCo₅, Ø: 13mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	085920 13
GTIN	2050000964916
Artikelklasse	08Q

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Temperatuurbestendig tot maximaal 200 °C.**
- **Verzinkt oppervlak, magneetkern van samarium-kobalt (SmCo₅).**
- **Afgeschermd platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.**

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Technische beschrijving

Nominale houdkracht	40 N
maximale temperatuurbestendigheid	200 °C
Gewicht	4,5 g
Hoogte	4,5 mm
Materiaal oppervlak	verzinkt
Ø	13 mm
Materiaal magneetkern	SmCo ₅
Producttype	Platte grijpermagneet

