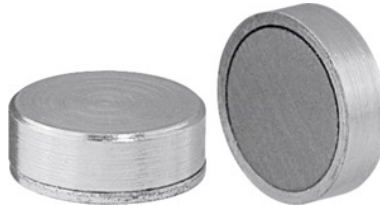


Platte grijpermagneet zonder schroefdraad, SmCo₅, Ø: 25mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	085920 25
GTIN	2050000965210
Artikelklasse	08Q

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Temperatuurbestendig tot maximaal 200 °C.**
- **Verzinkt oppervlak, magneetkern van samarium-kobalt (SmCo₅).**
- **Afgeschermdde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.**

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Technische beschrijving

Materiaal oppervlak	verzinkt
Ø	25 mm
Nominale houdkracht	150 N
Hoogte	7 mm
maximale temperatuurbestendigheid	200 °C
Gewicht	22 g
Materiaal magneetkern	SmCo ₅
Producttype	Platte grijpermagneet

