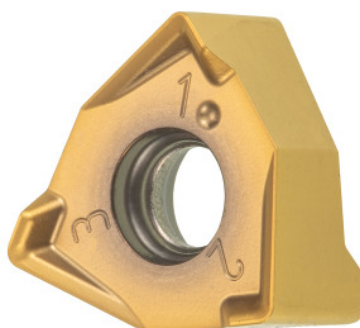


**Garant**
**XNEX 080608, HB735, Type: UNI**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	215192 UNI
GTIN	4062406392277
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

### Uitvoering:

6 Snijkanten zorgen voor een hoog rendement dankzij een lage prijs per snijkant. Dubbelzijdige HM-wisselplaat met 2x3-snijkanten voor **hoekfreesbewerkingen**.

### Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3\text{mm}$ .

Maximale snijdiepte  $a_{p\text{max}}$ : 4 mm

Plaatdikte S: 6.35 mm

## Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Type	UNI
Plaatdikte S	6.35 mm
ISO-code wisselplaat	XNEX 080608
Soort	HB735
Snijmateriaal	HM

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	4 mm
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	260 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	240 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	220 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	110 m/min	M
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		