


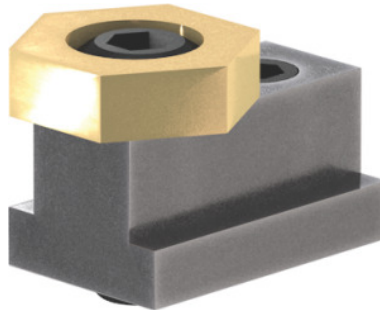

Excentrische spanklem, Nominale T-groefmaat: 12mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	370009 12
GTIN	4046368509263
Artikelklasse	37M

Omschrijving

Uitvoering:

- **Weinig ruimte nodig, daardoor weinig storende contouren.**
- **Spannen van willekeurig gevormde werkstukken.**
- **6-Kant messingschijf met stalen excenterschroef.**
- **Bevestiging in de T-groef via vergrendelingsspannschroef.**

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor het spannen van vlakke onderdelen.

Levering:

1 stalen schroef, 1 klemschijf.

Technische beschrijving

Schijfhoogte H	4,8 mm
Zeskantschijf SW	21 mm
Excenterafstand S_1	1 mm
Inbusschijf SW_1	5 mm
Schroefdraad M	M8
Maximaal aanhaalmoment	11,3 Nm

Spankracht	3,6 kN
SW ₂	4 mm
Lengte L	27,9 mm
maximaal aanhaalmoment borgschroef	17 Nm
Producttype	Excentrische spanklem