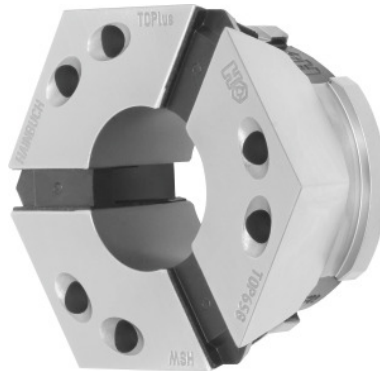


**Spankop zacht, Top 52, Startboring-Ø: 15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	329969 15
GTIN	2050002052925
Artikelklasse	33H

Omschrijving**Uitvoering:**

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Zacht (gereduceerde hardheid van 40 HRC in de boring), zelf uit te draaien.

Voordeel:

- **25% hogere houdkracht dan spankop RD.**
- **Geen radiusverschuiving tussen spankop en spanmiddelopname, daardoor ongevoelig voor vuil.**
- **Unieke stijfheid dankzij spansegmenten met groot contactvlak.**

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Advies:

Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.

Opmerking:

andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

Technische beschrijving

Opname

Top 52

Producttype

Spankop