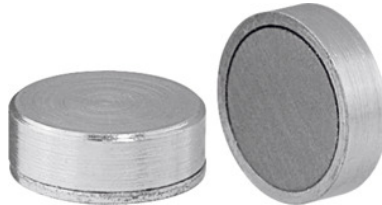


Platte grijpermagneet zonder schroefdraad, SmCo₅, Ø: 8mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	085920 8
GTIN	2050000964893
Artikelklasse	08Q

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Temperatuurbestendig tot maximaal 200 °C.**
- **Verzinkt oppervlak, magneetkern van samarium-kobalt (SmCo₅).**
- **Afgeschermdde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.**

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Technische beschrijving

Ø	8 mm
maximale temperatuurbestendigheid	200 °C
Gewicht	1,5 g
Materiaal oppervlak	verzinkt
Hoogte	4,5 mm
Nominale houdkracht	11 N
Materiaal magneetkern	SmCo ₅
Producttype	Platte grijpermagneet

