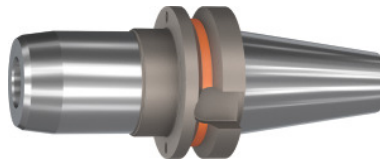


Garant**Hydrohouder BASIC kort, slank, vorm ADB, BT 40, Span-Ø D1: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303473 6
GTIN	4062406531058
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Rondloop $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand $V = 10 \text{ mm}$).
- Flexibel dankzij gebruik van reduceerhulzen.
- Koelvloeistofdruk tot 80 bar.

Toepassing:

Voor boren, ruimen en nafrezen.

Leveringsvoorwaarde:

Incl. lengte-instelschroef en zeskantsleutel met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, reduceerhulzen nr. 302135 – 302187.

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M5
Afkoppellengte A-maat	90 mm
L_2	43 mm
$\varnothing D_2$	26 mm
Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	63 mm
Buiten- $\varnothing D$	44,5 mm

Span-Ø D ₁	6 mm
Opname	BT 40
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Hydrohouder