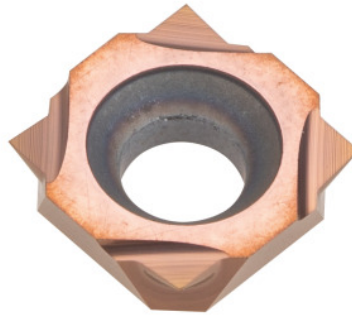


**Garant****Wisselplaat voor NC-centreerboor, HB225, Type: 10G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	231521 10G
GTIN	4062406565527
Artikelklasse	21Y

**Omschrijving****Toepassing:****Alleen gebruiken voor graveren.****Opmerking:** $a_p = \max. 0,8 \text{ mm}$ ,  $f = 0,008 \text{ mm tot } 0,02 \text{ mm}$ .**Technische beschrijving**

ISO-code	SOGT 080201
Aantal wisselingen/snikkanten	4
Coating	AlCrN
Type	10G
Soort	HB225
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	90 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	M
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		