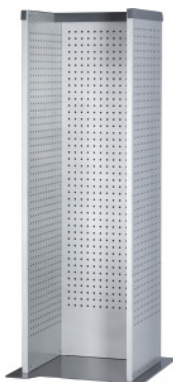


Garant UNILINE

**UNI Tower stationair U-vorm, Type: L****Bestelgegevens**

Bestelnummer	955460 L
GTIN	4062406584672
Artikelklasse	9GC

**Omschrijving****Uitvoering:**

Representatief en modulair uitgiftesysteem voor directe toegang tot werkmateriaal en snelle visualisatie van informatie. Vrij configureerbaar door een veelvoud aan accessoires en perfecte compatibel met het Easyfix systeem. Variabel en universeel te gebruiken voor verschillende toepassingen en uitrustingen, bijvoorbeeld voor de 5S-omzetting, beschikbaarstelling van EHBO-materialen, reinigingsmateriaal, gereedschap, informatie etc.

Aan alle kanten, binnen en buiten met geperforeerde wanden  $\square$  9x9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en Easyfix-haken en -houders. Door optionele signaalopzetstukken in verschillende kleuren snel te zien in het productiegebied. Optionele, afsluitbare deuren bieden de mogelijkheid voor veilig opbergen. U-vorm: 2 zijwanden met achterwand. Inbouw van lades alleen in gr. M mogelijk. Er mag maximaal 1 ladenblok per Tower worden ingebouwd.

**Kleur:**

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. **Niet configureerbaar.**

**Opmerking:**

Accessoires zoals opzetstukken, pictogrammen, legborden, lades, deuren en handgrepen vindt u onder nr. 955474 – 955499.

**Technische beschrijving**

Gewicht	92 kg
Hoogte	1920 mm
Belastbaarheid	150 kg
Serie	Tower
Breedte	750 mm
Nuttige diepte	510 mm
Nuttige breedte	690 mm
Diepte	750 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9
Hoogteverstelling in raster	37
Producttype	Toren met gatenwand