


Platte grijpermagneet met binnendraad, SmCo₅, Ø: 20mm

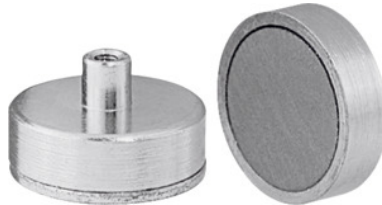

Bestelgegevens

Bestelnummer	085922 20
GTIN	2050000965234
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

- Temperatuurbestendig tot maximaal 200 °C.
- Verzinkt oppervlak, magneetkern van samarium-kobalt (SmCo₅).
- Afgeschermd platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Opmerking:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

Technische beschrijving

Nominale houdkracht	90 N
Hoogte	6 mm
Materiaal oppervlak	verzinkt
Ø	20 mm
Schroefdraad	M4 mm
Schroefdraadbus	ja
Hoogte met schroefdraad	13 mm
maximale temperatuurbestendigheid	200 °C
Gewicht	16,5 g

Materiaal magneetkern	SmCo ₅
Producttype	Platte grijpermagneet

Accessoires

Inschroefhakenset met buitendraad10-delig Schroefdraad M4	085921 M4
---	-----------