


Platte grijpermagneet zonder schroefdraad, Neodymium, Ø: 32mm

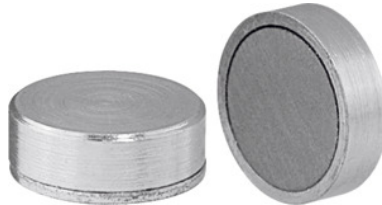

Bestelgegevens

Bestelnummer	085923 32
GTIN	2050001737700
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

- **Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.**
- **Verzinkt oppervlak, magneetkern van neodymium.**
- **Afgeschermdde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.**

Toepassing:

voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Technische beschrijving

Materiaal oppervlak	verzinkt
Gewicht	40 g
Nominale houdkracht	350 N
maximale temperatuurbestendigheid	80 °C
Hoogte	7 mm
Ø	32 mm
Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Platte grijpermagneet

