


Platte grijpermagneet met binnendraad, SmCo₅, Ø: 13mm

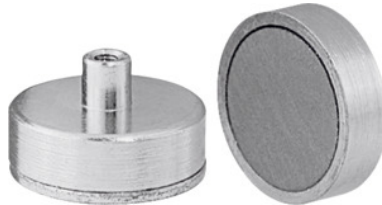

Bestelgegevens

Bestelnummer	085922 13
GTIN	2050000964961
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

- Temperatuurbestendig tot maximaal 200 °C.
- Verzinkt oppervlak, magneetkern van samarium-kobalt (SmCo₅).
- Afgeschermd platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Opmerking:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

Technische beschrijving

maximale temperatuurbestendigheid	200 °C
Hoogte	4,5 mm
Hoogte met schroefdraad	11,5 mm
Gewicht	7,5 g
Schroefdraad	M3 mm
Nominale houdkracht	40 N
Schroefdraadbus	ja
Ø	13 mm
Materiaal oppervlak	verzinkt

Materiaal magneetkern	SmCo ₅
Producttype	Platte grijpermagneet

Accessoires

Inschroefhakenset met buitendraad10-delig Schroefdraad M3	085921 M3
---	-----------