


## Platte grijpermagneet zonder schroefdraad, Neodymium, Ø: 25mm

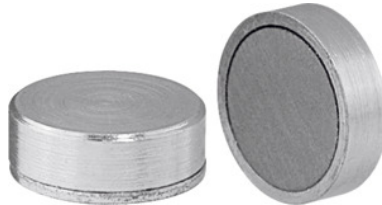

### Bestelgegevens

Bestelnummer	085923 25
GTIN	2050001737694
Artikelklasse	08Q

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.
- Verzinkt oppervlak, magneetkern van neodymium.
- Afgeschermdde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.

#### Toepassing:

voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

### Technische beschrijving

Hoogte	7 mm
Gewicht	31 g
Ø	25 mm
maximale temperatuurbestendigheid	80 °C
Nominale houdkracht	200 N
Materiaal oppervlak	verzinkt
Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Platte grijpermagneet

