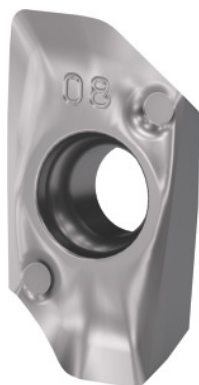


Garant**ZDHT 150508FR-F10, HU7705, Type: ALU**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 211764 ALU |
| GTIN | 4062406681920 |
| Artikelklasse | 21A |

Omschrijving

Uitvoering:

Omtrekgeslepen wisselplaten voor nauwkeurige passing in de gereedschapshouder. Krachtig fijnkorrelsubstraat van de nieuwste generatie materialen. Geoptimaliseerde snijkantvoorbereiding voor de toepassing in gemakkelijk verspaanbare materialen.

Hoekradius: 0,8 mm

Voeding f_z per tand: 0,1 - 0,25 mm

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Voeding f_z per tand | 0,1 - 0,25 mm |
| ISO-code wisselplaat | ZDHT 150508FR-F10 |
| Soort | HU7705 |
| Snijmateriaal | HM |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Alu kunststoffen | geschikt | 2000 m/min | N |
| Aluminium (kortspanend) | geschikt | 1800 m/min | N |
| Aluminium > 10% Si | geschikt | 900 m/min | N |
| nat maximaal | geschikt | | |
| droog | geschikt | | |