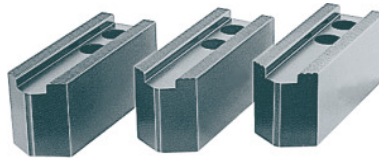


**Opzetbekkenset, 3-delig, Voor klauwplaattype: 200****Bestelgegevens**

Bestelnummer	313475 200
GTIN	4019208193496
Artikelklasse	32R

Omschrijving**Uitvoering:**

Spanbekken met spitse vertanding 1/16 inch × 90°.
Afgeschuind voor kleine span-Ø.

Nauwkeurige groef en vertanding, **niet-gebruineerd**.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhme en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

Opmerking:

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

Technische beschrijving

Hoogte H	40 mm
Lengte L	98 mm
Breedte B	35 mm
Groefbreedte D	17 mm
Boringafstand a	15 mm

Voor klauwplaatype	200 mm
Boringafstand b	22 mm
voor schroefdraad DIN 912	M12
Producttype	Krachtspanhouderbekken