




## Opzetbekkenset 3-delig, Voor klauwplaatype: 315/21

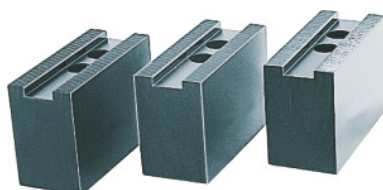

### Bestelgegevens

Bestelnummer	313725 315/21
GTIN	4062406699277
Artikelklasse	32R

### Omschrijving

**Uitvoering:**

**Nauwkeurige** groeven en vertanding **niet-gebruineerd**.

**Materiaal:**

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

**T.b.v.:**

**Krachtspanklemmen** van Schunk, Röhmm en andere merken.

**Accessoires:**

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

**Opmerking:**

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **Aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

### Technische beschrijving

Hoogte H	58 mm
Breedte B	50 mm
Voor klauwplaatype	315 mm
Boringafstand a	39 mm
Groefbreedte D	21 mm
Boringafstand b	30 mm

voor schroefdraad DIN 912	M16
Lengte L	130 mm
Geschikt voor kleurcode	Schunk krachtspanklemmen en bekken
Producttype	Krachtspanhouderbekken