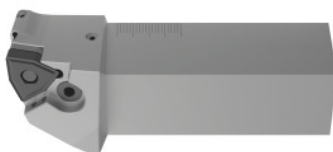


Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251911 20/08
GTIN	4062406734152
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Serie	Master Eco
ISO-code houder	PWLNR/L 2020X08
Totale lengte L	90 mm
Kniehefboom	259015 15
Onderlegplaat	259031 48
Kniehefboomschroef	259018 15
Veer	259046 4
Plaatafmeting	8 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm

Schachtgrootte	20 mm
Koplengte L ₁	30 mm
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	eco-Klemdraaihouder