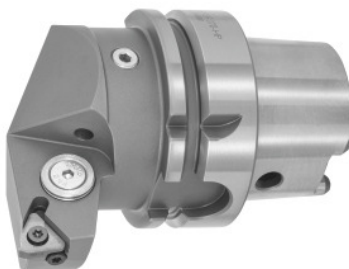


SWISS TOOLS

**Klemdraaihouder rechts, HSK-T, Schacht-Ø / plaatafmeting: 63/16HPmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320105 63/16HP
GTIN	2050002062948
Artikelklasse	36D

**Omschrijving****Opmerking:**

bijpassende **HP-nippel** nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610 – 320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.

PSC-spanpen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	70 mm
Plaatafmeting	16HP
Schacht-Ø	63 mm
As-puntafstand f	45 mm
geschikte wisselplaat	16E..
Opname	HSK-T
Inzetsoort	rechts
Opnamenorm	ISO 12164-3
Inwendige koeling	ja
Schachttype	Holle-schachtconus

Producttype

Klemdraaihouder