


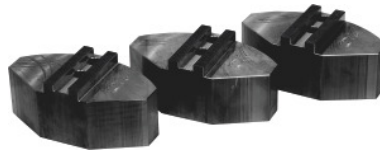

Segmentbekkenset 3-delig, Staal, Voor klauwplaattype: 165



Bestelgegevens

Bestelnummer	313738 165
GTIN	4060576180304
Artikelklasse	33T

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige groef en **precisiegeslepen** vertanding, **gebruineerd**.

Toepassing:

Uitgebreid, nauwelijks vervormend spannen.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhm en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505 – 313605.

Opmerking:

- **Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.**
- **Aluminium opzetbekken, op aanvraag.**

Technische beschrijving

Hoogte H	50 mm
Groefbreedte D	12 mm
Breedte B	120 mm
Boringafstand b	20 mm
Lengte L	60 mm

Voor klauwplaatype	165 mm
Boringafstand a	25 mm
Geschikt voor kleurcode	Schunk krachtspanklemmen en bekken
Producttype	Krachtspanhouderbekken