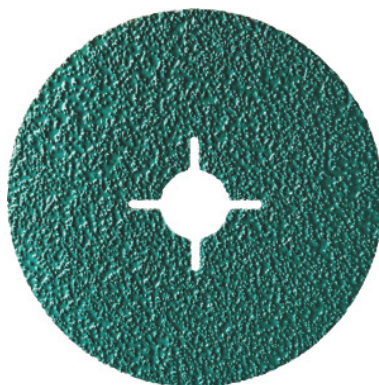


**Fiberschijf Actirox AF 799 (CER), Ø 115 mm, Korrelgrootte: 36****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566447 36
GTIN	4018875878620
Artikelklasse	56V

**Omschrijving****Uitvoering:**

Trekvaste, maar zeer buigzame **ge vulkaniseerde fiber**. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.  
Topschijf VSM Actirox AF 799 fiberschijven **met zeer hoog en uiterst agressief slijpvermogen**.  
Koel slijpend en uitstekende standtijd.

Korrel: **100% geometrisch gevormde keramische VSM korrel**.

**Toepassing:**

Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566650 / 6670. Voor het **slijpen van vlakke en gebogen oppervlakken** met grote **flexibiliteit**.

**Technische beschrijving**

Schijf-Ø	115 mm
Korrelgrootte	36
Serie	Actirox
Slijpmiddel	Keramische korrel
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek

Schuurmiddeldrager	Gevulkaniseerde vezel
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 115 mm
Boring-Ø	22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	Non-ferro- en zachte metalen
geoptimaliseerd voor materiaal	Gietijzer
geoptimaliseerd voor materiaal	hout
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Fiberschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		