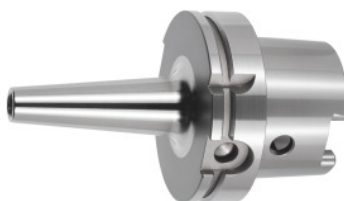


Garant**Krimphouder, slank, lang 4°30', HSK-A 100 A = 120, Span-Ø D1: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308339 6
GTIN	4062406787073
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- buitenafschuining 4°30'.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- HSK-functievlakken bewerkt.

Toepassing:

- Op bijzonder moeilijk toegankelijke plaatsen.
- Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, krimpverlengstukken nr. 302410 gr. 12/3 en 12/4. Krimpapparaten nr. 354210 – 354450.

Technische beschrijving

Ø D ₂	15 mm
Afkoppellengte A-maat	120 mm
Buiten-Ø D	30 mm
Span-Ø D ₁	6 mm
Opname	HSK-A 100 A = 120
Opnamenorm	DIN 69893

Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder